


品番：EA851CB-60

品名：φ305x2.4x25.4mmx 70T 超硬チップソー

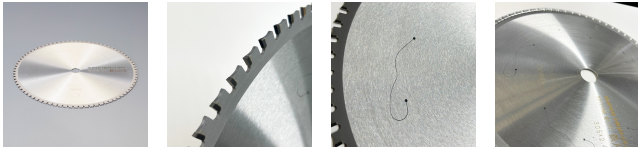

販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0961ページ		



仕様

メーカー	アイウッド	型番	99455
直径(mm)	305	穴径(mm)	25.4
刃厚(mm)	2.4	山数	70
最大回転数	1700rpm	用途	アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
重量(g)	1200	材質	台金:工具鋼 チップ:サーメット

特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様

低速回転用

研磨され切れ味に優れた薄刃

歯数が多く綺麗に切断できます。

制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.