


品番 : EA851X-22

品名 : 丸鋸用角度切り定規

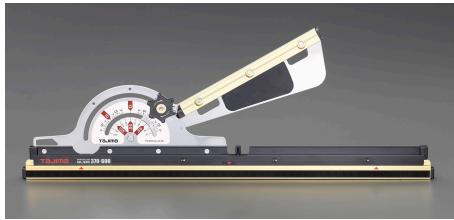

販売価格	9,900円(税抜) / 10,890円(税込)		
カタログ価格	9,900円(税抜) / 10,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 00:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



カタログ訂正

25/11/07 精度:200mmで±0.7mm以内→370mmで±1.2mm以内 (No.56、No.57 1253)

### 仕様

メーカー	TJMデザイン(Tajima)	型番	FG-SLD3760
有効切断長	370~600mm	目盛	15°~165°
全長	765mm	精度	370mmで±1.2mm以内
重量	685g	材質	本体:ステンレス・アルミ 固定ネジ:真鍮、ABS樹脂 滑り止め:ゴム

衝撃に強く曲がりにくい高剛性アルミパイプ材採用

ガイドスライド構造で、より長い切断が可能です。

手前にスライドさせれば、45°以下の鋭角切りや角材の切り始めも安定です。

45度・90度・135度の主要3角度にカチッと止まるクリック機構

厚い9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレにくいです。

角度・勾配両目盛付き

捨て木取り付け機能搭載

代替品



品番	EA851X-1
コメント	メーカー違い 定規長:600mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.