
 


品番：EA851X-41

品名：50cm 丸鋸ガイド定規

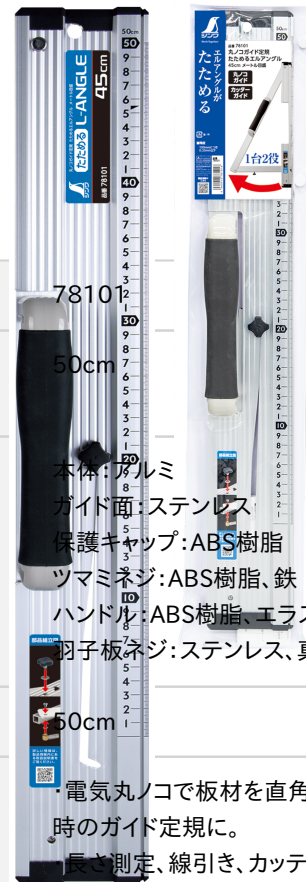

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,170円(税抜) / 6,787円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,170円(税抜) / 6,787円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/06 22:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0858ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------------------------|------|--|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | |
| サイズ(mm) | 開いた時:632×336×73 畳んだ時:632×88×73 | 測定範囲 | |
| 重量 | 700g | 材質 | 本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 つまみネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真ちゅう |
| 直角度 | 500mmにつき1.65mm以下 | 目盛 | |
| 付属品 | 捨て木1本 | 用途 | ・電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。 ・長さ測定、線引き、カッティング用定規に。 ・カッターガイドに。 |

突き当て高さ 15mm

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。

畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。

軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。

突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。

スライダ(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。

ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。

材料を保護する、保護キャップ付です。

ガイド面はステンレス細板付です。

ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.