
 
 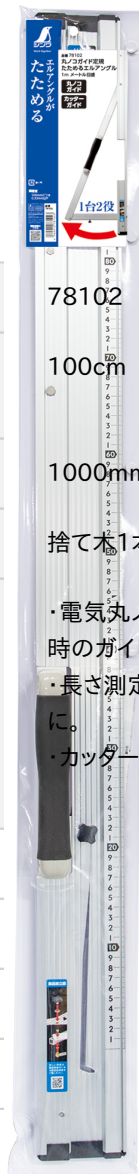


品番：EA851X-42

品名：100cm 丸鋸ガイド定規



販売価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
カタログ価格	7,370円(税抜) / 8,107円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/08 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0858ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78102
サイズ(mm)	開いた時:1162×336×73mm 畳んだ時:1162×88×73mm	測定範囲	100cm
重量	1040g	直角度	1000mmにつき3.3mm以下
目盛	1m	付属品	捨て木1本
材質	本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真ちゅう	用途	・電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。 ・長さ測定、線引き、カッティング用定規に。 ・カッターガイドに。
突き当て高さ 15mm			
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。			
畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。			
軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。			
突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。			
スライダ(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。			
ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。			

材料を保護する、保護キャップ付です。

ガイド面はステンレス細板付です。

ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.