


品番 : EA851YN-2A

品名 : φ190mm [充電式]卓上型スライド丸鋸



販売価格	185,400円(税抜)／203,940円(税込)		
カタログ価格	185,400円(税抜)／203,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0853ページ		

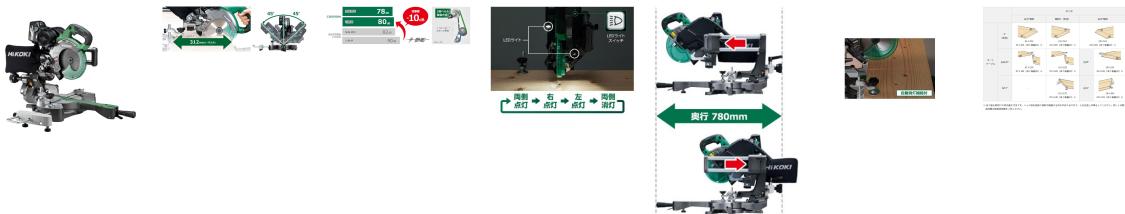

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C3607DRA(K)(XPS)
刃径	190mm	回転数	4000rpm
サイズ	405×557×415mm	重量	13.4kg
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) 工具本体により、自動で切り替わります。	充電時間	25分
穴径	20mm	切込深さ	61mm
切断能力	312mm	直角切断	61×312mm、70×265mm(当て板25)
切断角度	左45°、直角、右45°	付属品	バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、190mmチップソー(黒鯫)、ボックススパナ(10mm)、ダストバッグ、サブテーブルホルダ、サブテーブル組、6mmノブボルト、サイドハンドル、電池カバー、バイス組
モーターDC	ブラシレスモーター	使用できるのこ刃	外径180～190mm×穴径20mm
LEDライト	白色LED	レーザー出力	1mW以下(クラス2)
すえ付け寸法(幅×奥行)	220×242mm	充電器	AC100V

両傾斜一尺切断

効率で経済的なブラシレスモーター採用

レーザーマーカー、内蔵式ツインLEDライト付

2段ベルト駆動方式でクラス最高水準の低騒音

AC100V並みの切断性能

ブレーキ、モートル傾斜、テーブル回転、スピンドルロック、集じん機取付可

狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用

スライドパイプが後方に飛び出さない。パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。

ちょい溝入れ機能付

スライド切断の際に、スペーサを使用し、浅い溝入れをすることで切断後の材料表面の毛羽立ちを少なくできます。

集じん機と連動可能

接触予防装置型式検定合格品

代替品

	<p>品番 EA851YN-2B コメント 変更点:付属電池</p>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.