

品番：EA851YN-2B

品名：φ190mm [充電式]卓上型スライド丸鋸




販売価格	194,700円(税抜) / 214,170円(税込)		
カタログ価格	194,700円(税抜) / 214,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0836ページ		



■ クラス最高水準の低騒音<sup>※1</sup>  
業界初の2段階ヘッド駆動方式採用により、空転電動による不必要な騒音を削減され、スムーズな切断と低騒音を実現しました。  
※1 騒音測定環境: 騒音(空転) 作業場所5m(27°×12°) 90°  
90°: 61dB(A) 45°: 62dB(A) 18°: 63dB(A)  
※2 騒音測定環境: 騒音(切断) 作業場所5m(27°×12°) 90°  
90°: 68dB(A) 45°: 69dB(A) 18°: 70dB(A)

■ 傾斜角度微調整機構付  
ヘッドを停止させた状態で、ヘッドを支えながら背板のノブを回すと、傾斜角度の微調整ができます。

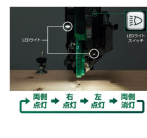

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	C3607DRA(K)(XPSZ)
刃径	190mm	回転数	4000rpm
サイズ	432×780×484mm(最大)	重量	13.5kg
充電時間	実用充電:約19分 フル充電:約25分	穴径	20mm
切込深さ	61mm	切断能力	切断角度:最大高さ×最大幅 90°:61×312mm/70×265(当て板幅25)mm 左傾斜45°:41×312mm/47×265(当て板幅25)mm 右傾斜45°:18×312mm/24×265(当て板幅25)mm
モーターDC	ブラシレスモーター	使用できるのこ刃	外径180~190mm×穴径20mm
LEDライト	白色LED	レーザー出力	1mW以下(クラス2)
すえ付け寸法(幅×奥行)	220×242mm	充電器	AC100V
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah) 36V(リチウムイオン2.5Ah) 工具本体により、自動で切り替わりま	付属品	バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、190mmチップソー(黒鯨)、ボックススパナ(10mm)、ダストバッグ、

	<p>す。 ※本商品は36Vです。 Bluetooth付。</p>	<p>サブテーブルホルダ、サブテーブル組、 6mmノブボルト、サイドハンドル、電池 カバー</p>
両傾斜一尺切断		
効率で経済的なブラシレスモーター採用		
レーザーマーカ、内蔵式ツインLEDライト付		
2段ベルト駆動方式でクラス最高水準の低騒音		
AC100V並みの切断性能		
ブレーキ、モートル傾斜、テーブル回転、スピンドルロック、集じん機取付可		
<p>狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用 スライドパイプが後方に飛び出さない。パイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でもワイドな切断が可能です。</p>		
<p>ちよい溝入れ機能付 スライド切断の際に、スペーサを使用し、浅い溝入れをすることで切断後の材料表面の毛羽立ちを少なくできます。</p>		
集じん機と連動可能		
接触予防装置型式検定合格品		
電池残量表示付(バッテリー)		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.