
品番: EA854BA-3A

品名: AC100V/700W ジグソー

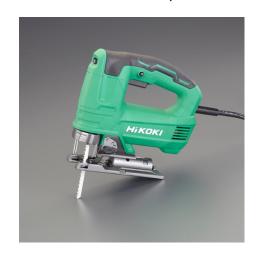

販売価格	<b>24,600円</b> (税抜)/ 27,060円(税込)				
カタログ価 格	24,600円(税抜)/27,060円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/13 21:13現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0844ページ				







## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CJ90VST2
ストローク数	850~3000spm	ストローク長	26mm
切断能力	木材90mm、軟鋼材10mm、ステンレ ス3.2mm	傾斜切断角度	左右0~45°
サイズ	215×72×199(H)mm	重量	2.2kg(ブレード・コード除く)
電源	AC100V·700W	電流	7.4A
コード長	2.5m	最小切断半径	25mm(ガイドなし)
材質	ABS樹脂	付属品	仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース

## Tシャンク

ブレードは工具なして簡単に取替え可能です。

## 二重絶縁、無段変速

曲線切断時でもブレードが外れにくく、しっかり保持

切断スピードアップでスピーディーな作業

## 株式会社エスコ