


品番：EA854LG-45A

品名：92mmx13T ジグソーブレード(鉄・ステンレス用/3枚)

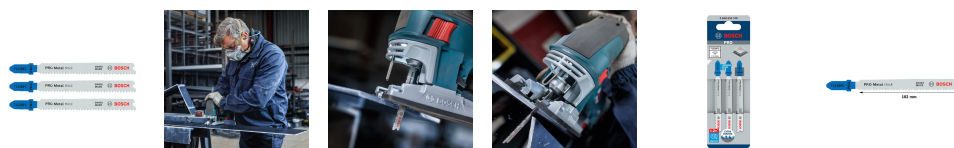

販売価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
カタログ価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/07 16:16現在)		
商品入数	3	販売単位	pk
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	T121BFC
全長	92mm	山数	13
シャンク	Tシャンク	入数	3枚
用途	ステンレス: 2.0~3.0mm 軟鋼板: 2.5~6.0mm	刃厚	0.9mm
有効長	67mm	材質	バイメタル (刃先: ハイス鋼+エクストラコーティング、母材: 炭素工具鋼)
刃形	波刃	切断タイプ	直線切断

金工厚物用  
高速切断用のバイメタル+コーティングブレードです。

ブレードの刃先に特殊コーティングを採用し、通常のバイメタルブレードと比べて最大2倍の耐久性です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.