 



品番：EA857DX-11A

品名：DC18.0V セーバーソー(充電式本体のみ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 72,500円(税抜) / 79,750円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 72,500円(税抜) / 79,750円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/06 10:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0823ページ                      |      |   |

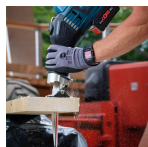

### 仕様

|         |                         |        |  |
|---------|-------------------------|--------|--|
| メーカー    | ボッシュ                    | 型番     | GSA18V-32HN                                    |
| 仕様      | 本体のみ                    | 能力     | 木材:230mm<br>パイプ:175mm<br>軟鋼板:20mm              |
| バッテリー   | 18V(リチウムイオン8.0Ah)       | 充電時間   | 約68分(空→80%ターボ充電)<br>約79分(空→フル充電)<br>(8.0Ah使用時) |
| ストローク数  | 0-2500回/分               | ストローク長 | 32mm   |
| 振動3軸合成値 | 木工切断:13m/s <sup>2</sup> | サイズ    | 101×198×482(H)mm(バッテリーなし)                      |
| 重量      | 3.9kg(本体のみ)             | 材質     | ポリアミド樹脂(PA)                                    |

バッテリー、充電器、ケースは別売

電子無段変速、デュアルLEDライト付

カウンターバランス装置で振動を軽減

ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー

コード式に匹敵するハイパワー

どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ

代替品

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>品番</b> EA857DH-7A<br/><b>コメント</b> 違い:メ-カ-、トルク数など</p> |
|---|--|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.