


品番：EA857K-4

品名：AC100V/280W セーバーソー

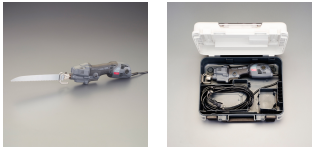

販売価格	34,000円(税抜)／ 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/02 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0859ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	ARJK120KT
電源	AC100V・280W	ストローク数	0～5000spm
ストローク長	10mm	サイズ	320×70×103(H)mm
重量	1.2kg	コード長	5m
電流	3A	能力	塩ビパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm
付属品	レシプロソーブレード236mm、六角棒 レンチ3mm(コード装着)、ブレードホル ダ(レシプロソー刃用、ジグソー刃用)、 キャリングケース		

暗い場所でも切断位置を明るく照らすLEDライト付き
作業の精度と安全性を向上させます。

ブレードと同軸方向にグリップ(握り部)があるので、使い慣れた手ノコの感覚で扱えます。

長時間の作業にも安心なコード式です。

代替品

品番	EA851SR-3A
コメント	仕様ご確認ください



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.