


品番：EA860JK-2

品名：AC100V/1.6kVA(DC12V) インバーター発電機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 115,600円(税抜)／127,160円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 115,600円(税抜)／127,160円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/12/16 19:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0889ページ                      |      |   |

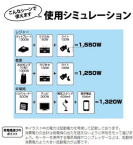

交直  
両用

仕様

|         |                                        |         |                                                                                 |
|---------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー    | 工進                                     | 型番      | GV-16i(-AAA-4)                                                                  |
| AC出力    | 1.6kVA                                 | 定格電圧/電流 | AC:100V/16A<br>DC:12V/8A                                                        |
| 連続使用時間  | 4～10.5時間                               | サイズ     | 498(W)×293(D)×467(H)mm                                                          |
| 重量      | 22kg                                   | 騒音レベル   | 65～59dB                                                                         |
| 燃料タンク容量 | 4.2L                                   | 総排気量    | 79.7cc                                                                          |
| 使用燃料    | 自動車用無鉛ガソリン                             | オイル量    | 0.38L(エンジンオイルSE級以上<br>SAE10W-30)                                                |
| 点火プラグ   | TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSB                 | 始動方式    | リコイルスターター方式                                                                     |
| コンセント   | 交流:アース付3本足コンセント×2個<br>直流:12Vシガーソケット×1個 | 付属品     | バーハンドル×1本、点火プラグレンチ<br>(六角対辺:16mm)×1個、ドライバー<br>(プラスマイナス兼用)×1本、USBアダ<br>プター、取扱説明書 |
| 材質      | アルミ、樹脂他                                | 使用環境温度  | －5℃～＋40℃                                                                        |
| 屋外専用    |                                        |         |                                                                                 |
| 4サイクル   |                                        |         |                                                                                 |
| 超低騒音設計  |                                        |         |                                                                                 |
|         |                                        |         |                                                                                 |

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国土交通省の「超低騒音建設機械」指定を取得<br>周辺環境に配慮した優秀な発電機であることが認定されました。                                    |
| パソコン使用OK<br>高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。<br>家庭用のコンセントと同じように使えます。                              |
| 車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。                                                              |
| パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。                                                           |
| カンタン操作だからはじめて使う方でも安心                                                                      |
| ※ガソリン、エンジンオイルは入っておりません。                                                                   |
| ※発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。<br>周囲温度:40℃以上、気圧:100kPa以下、相対湿度:30%以上 |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.