 

 


品番：EA864C-21B

品名：LEDセンサーライト(ソーラー式)

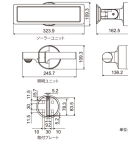

販売価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
カタログ価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/17 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2317ページ		



300  
ルーメン

仕様

メーカー	オプテックス(OPTEX)	型番	LS-11
ソーラー式LEDセンサーライト			
カラー	ブラック	電源	専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)
光源	白色LED(交換不可)	照射角度	85°サークル
照明調節可動範囲	下方向45°、上方向135°	色温度(CCT)	4000K
定格光束	300lm(ハロゲン20W形相当)	使用温度範囲	点灯時: -20~+45℃ 充電時: -0~+45℃ (結露および氷結なきこと)
保存温度範囲	-25~+35℃ (3ヶ月以上の保管はお止め下さい)	使用湿度範囲	35~85%RH
防水・防塵	IP55	接続コード長	5m(防水コネクタ付き接続:PVC)
重量	約1.3kg (照明ユニット:約0.6kg・ソーラーユニット:約0.7kg)	材質	ポリカーボネート
検知方式	パッシブインフラレッド方式	サイズ	照明ユニット:245.7×136.2×109.3

			(H)mm ソーラーユニット:323.9×162. 5×109.3(H)mm
重量	600g	設置場所	屋外:ポール(φ60.5~φ89.1)、角柱、壁面、天井面
取付高さ	1.8~3.0m	耐風速	60m/s(JIS C8105-2-3準拠)
耐塩害	耐塩仕様(重塩害地は不可)	LEDライト動作	①検知時:100% ②検知時:60% ③検知時:100%フラッシング ④0%(充電モード)
点灯時間	OFF、5秒、10秒、20秒切替	表示灯動作	昼間待機時:5秒毎に点灯 昼間検知時:2秒間高速点滅 夜間待機時:5秒毎に点灯 夜間検知時:2秒点灯
無日照時点灯可能時間	検知時100%点灯:12日 検知時60%点灯:18日 ブラッシングモード:12日	付属品	人感センサー用検知エアーマスキング カバー(2個) ポール取付ブッシュ(2個) 固定ねじ目隠し用ゴム(1個)
人感センサー			
調整可動範囲	左右45°、下方向30°、上方向120°可 変	検知エリア	120°(5m)
検知方法	パッシブインフラレッド方式		
昼夜判別センサー			
昼夜判別	10~400lx(オープンエアにて)		
日照時間が短い時期や環境でも暗がりの危険を低減し続け、段差でのつまずきや車両との接触事故などを効果的に予予防します。			
フラッシュモードに設定して不審者を威嚇でき、防犯対策に役立ちます。			
屋外使用可能な保護構造IP55と耐風速60m/s、耐塩仕様で厳しい環境にも対応します。			
軽量で設置が簡単、設置場所を選ばないコンパクトサイズ			
ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)			
本体とソーラーユニットは最大50mまで対応するので、日当たりのいい場所に設置し日照確保、しっかり充電できる分離設置が可能。(別途延長コードが必要)			
日中に十分充電して夜間に点灯できるため、-20℃の低温環境でも安心して使用できます。			
脚立やはしごに登ることなく動作表示灯でバッテリーの残量を確認できます。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.