


品番：EA864C-3A

品名：AC100V/14W LED人感センサーライト(防雨型)

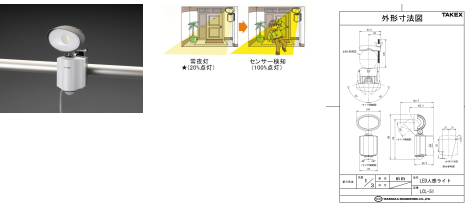

販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/03 08:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	LCL-51
検知方式	パッシブインフラレッド方式	検知エリア	立体型(最長部10m)
電源	AC100V±10%(50/60Hz) (コード長:3m)	光源	チップオンボード型LED球×1灯
消費電流	14W	点灯照度	800lm
点灯時間	テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分 (オフディレイ動作)	動作モード	約5lx～∞lx(昼夜判別)
調光設定	20%点灯	配線方式	電源:ACプラグ式(3m)
使用周囲温度	-20℃～40℃	設置場所	屋外・屋内
取付径	φ40～80mm対応	材質	ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂
サイズ	104(W)×10.3.5(D)×195(H)mm	重量	約650g
付属品	取付ねじ(2本)、 コンクリート用アンカープラグ(2本)、 L金具、マスキングカップ		
防雨構造(IP44相当)			
チップオンボード型LEDで効率の良い明るさを実現			

スタイリッシュな小型デザイン
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。
センサー部は水平方向の調整のみ可能です。
【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)
ライト部とセンサー部は個別調整が可能
【取付アタッチメントを付属】 ポールや角柱、塀などに簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。

代替品

	品番 EA864C-4 コメント デザイン変更しております。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.