
 


品番：EA864C-4

品名：AC100V/14W LED人感センサーライト(防雨型)

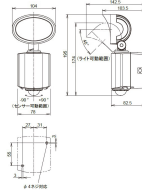

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込) | | |
| カタログ価格 | 14,800円(税抜) / 16,280円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/11 15:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2316ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-------|--------------------------------------|
| メーカー | 竹中エンジニアリング(TAKEX) | 型番 | LCL-51S |
| 検知エリア | 立体型(最長部10m) | 点灯時間 | テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分 (オフデレイ動作) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | コード長 | 3m |
| 光源 | チップオンボード型LED球×1灯 | 検知方式 | パッシブインフラレッド方式 |
| サイズ | 104×103.5×195(H)mm | 重量 | 650g |
| 付属品 | 取付ねじ(2本)、 コンクリート用アンカープラグ(2本)、 マスキングカップ(1個) | 取付径 | φ40~80mm対応 |
| 材質 | ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂 | 設置場所 | 屋外・屋内 |
| 使用周囲温度 | -20℃~40℃ | 動作モード | 約5lx~∞lx(昼夜判別) |
| 消費電流 | 14W | 点灯照度 | 800lm |
| 調光設定 | 20%点灯 | | |

防雨構造(IP55相当)

【防犯効果を高める調光機能】

★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)

別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。カーポートへの取り付けも簡単です。

ライト部はチップオンボード型LEDを採用、広範囲をムラ無く照射します。

一般家庭向けに適した小型デザインのLED人感ライトです。また、小型ながらも前方10mの警戒が可能です。

ライト部とセンサー部は個別に角度調整が可能です。様々な設置場所にも対応が可能です。

センサー部は水平方向の調整のみ可能です。

《人感センサーに関するご注意》

人体以外でも検知エリア内にエネルギーを持った移動体(風、木葉、小動物など)がある場合、またはその他の急激なエネルギーの変化などによって人感センサーが検知し、点灯することがあります。また、検知エリア内に人が侵入しても静止していれば、人感センサーは検知しません。

《使用上のご注意》

- ・本体やライトの近くに布や紙などの可燃物を置いたり、覆わないでください。火災・故障の原因となります。
- ・電球を使用する機器については、電球をはずした状態で使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
- ・電球を使用する機器については、推奨する電球以外は絶対に使用しないでください。火災・故障の原因となります。
- ・電球を使用する機器について、電球の交換時は必ず電源を切り、電球の温度が下がったことを確認した後に作業してください。感電・火傷の原因となる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.