
 


品番：EA864CA-18A

品名：AC100V/100W 人感センサーライト(防雨型)

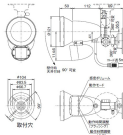

販売価格	37,000円(税抜)／40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜)／40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/16 02:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2377ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	LCL-12C
検知エリア	立体12m	点灯時間	約2秒～5分
電源	AC100V(コード長:5m)	光源	LEDビーム電球
検知方式	パッシブインフラレッド方式(人感センサー)	サイズ	121×251×175(H)mm
重量	1400g	材質	PC樹脂
センティブゾーン	12対	消費電力	待機時:2W以下 点灯時:10W以下
調整機能	連続点灯:約2秒～約5分(ボリューム 中点時:約1分) 点滅点灯:0秒～約5分(ボリューム中 点時:約1分) 動作モード(昼夜判別):約10Lx～∞ (常時動作)(ボリューム中点時:約 50Lx) 感度:約30%～約150%(ボリューム中 点時:約100%)	付帯機能	電球判別機能:装着電球のタイプを自 動判別しタイプに応じて点滅パターン を設定
使用周囲温度	-20～+50℃(結露、氷結なきこと) ※5℃以下ではLED電球が正常動作し ない場合がありますが、故障ではありま せん。	取付方法	フランジ式

明るさ	700ルーメン	
防雨構造 (IP43)		
天井・壁面取付タイプ		
屋内・屋外用		
立体検知タイプ(最長部12m)		
本体には100Wの電球がついています。		
昼夜判別機能付		
省エネ・環境に配慮したLED人感ライトです。広範囲をムラ無く照らします。		
人感ライトは、人体から放出される遠赤外線(≒体温)をキャッチするパッシブインフラレッド方式の人感センサーで、人や車の動きを検知すると自動的にランプが点灯し一定時間後消灯します。		
侵入者への威嚇をはじめ、車の入出庫用や来客用の自動照明として幅広くご使用いただけます。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.