


品番：EA864CB-10

品名：AC100V センサー式音声案内機(バ イス取付)

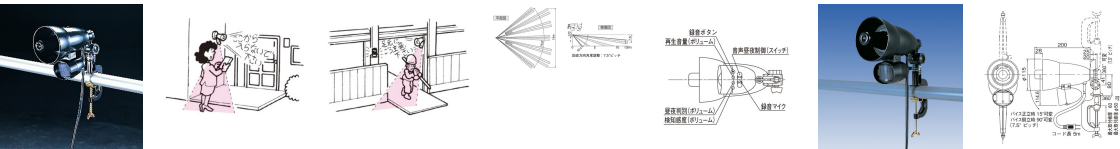

販売価格	43,400円(税抜)／ 47,740円(税込)		
カタログ価格	43,400円(税抜)／47,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 01:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2282ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	PV-12AC-E
音量	100dB/m	検知エリア	立体検知(最長部12m)
電源	AC100V	サイズ	115(W)×289(D)×172(H)mm
電源コード長	5m	付属品	取付バイス(1個)
検知方式	パッシブインフラレッド方式	消費電流	待機時:3W以下 動作時:10W以下(最大音量時)
昼夜判別機能	設定明るさ(約10lx～約1000lx)以下を夜、以上を昼と判定	出力動作	ワンショット動作(録音音声の1回再生 最大約16秒)
音量調整	0～最大100dB以上(機器正面、距離1mにて)	録音方法	内蔵マイク入力(音声ボタンを押している間録音)
録音時間	最大約16秒	表示灯	赤色LED
感度調整	約20%～約180%	取付方法	バイス式(挟み込み固定)
使用可能周囲温度	-20℃～+50℃(結露・氷結なきこと)	重量	1.65kg(取付バイス、付属電線を含む)
材質	樹脂		
防雨構造			
屋内・屋外用			

プラグ式、バイス取付型
人や車を感じると自動的に警告・案内メッセージが流れる。手軽に録音・再生ができるホーンスピーカータイプ
録音時間は最大16秒、マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音。
異なったメッセージを何度でも録音し直すことが可能ですので、色々な用途に利用できます。
無電圧リレー接点付のため、照明灯や回転灯、チャイム、ブザー、その他カメラシステムとの連動も可能です。
音声及び接点出力をそれぞれ「昼間のみ」「夜間のみ」「昼夜」の3パターンから選択し動作させることが可能です。昼のみの動作で来客報知に使用したり、夜間のみの動作で警告用として使用することができます。
音量調整機能付
停電時でも安心な不揮発性メモリー方式の採用により、録音内容は消えません。
バイス取付型ですので容易に取付ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.