


品番：EA864CB-163A

品名：AC100V/30.0W LEDセンサーライト(3灯)



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/18 01:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2377ページ		

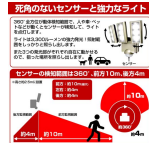

仕様


メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ESL-ST1203AC
検知方式	赤外線受動式	電源	AC100V (50/60Hz)
消費電力	約30W(待機時:約0.2W)	光源	白色LED球 ※LEDの交換はできません
全光束	3300lm	点灯保持時間	約5秒～10分間
点灯開始照度	約4lx(夜)～(昼)	保護等級	IP45(防噴流形)
使用周囲温度範囲	-20～+40℃	検知エリア	360°約4m
照射方向調整	上方向:約30° 下方向:約60° 外側のランプ外側:約75° 中央のランプ左右方向各:約40°	設置可能場所	屋内・屋外
電源コード長	約3.0m	サイズ	167×116×186(H)mm(最大値)
重量	約920g(電源コード含む)	付属品	取付ネジ2本 コンクリート用スリーブ2本 マスキングカバー1個 クランプ1セット 拡散パネル3個

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯、点灯を開始する周囲の明るさを調整可能

点灯時間を約5秒～10分の間で設定可能 ※おおよその設定ですので細かい設定はできません。

屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
赤色LEDが点滅
別売のステンレスバンド(EA864CB-501)でも取り付け可能

代替品

	<p>品番 EA864CB-31A</p> <p>コメント 違い:電池式、色</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.