


品番：EA864CB-173

品名：[USB] LED多目的ライト(非接触スイッチ/昼光色)

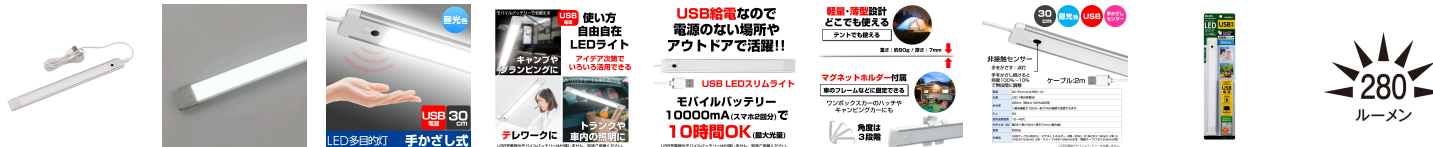

販売価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)			
カタログ価格	3,700円(税抜)／4,070円(税込)			
在庫数	最新在庫：2（2026/03/11 16:10現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2060ページ			



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ALT-USB2030IR
電源	DC 5V (microUSB) / 1A	光源	LED (昼光色相当)
全光束	280lm (明るさ100%点灯時) ※調光機能で100%～約10%の範囲で変更できます。	Ra	80
使用温度範囲	10～40℃	サイズ	32×7×304mm
コード長	約2m	付属品	USBケーブル(約2m) マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm)2本 両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
重量	約90g		

USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。モバイルバッテリー・パソコン接続可能。

非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)～最小(約10%)の間で無段階調光できます。

付属マグネットホルダーで3段階の角度調節が可能。

導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。

薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.