


品番：EA864CB-26A

品名：1灯 LEDセンサーライト(単1x3本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,320円(税抜) / 5,852円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,320円(税抜) / 5,852円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/07/08 05:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2316ページ | | |

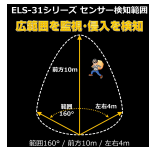

人や車の動きを検知して自動点灯!乾電池式防雨センサーライト

仕様

| | | | |
|-----------|--|----------|---------------|
| メーカー | 朝日電器 (ELPA) | 型番 | ESL-311DC |
| 検知方式 | 赤外線受動式 | 検知エリア | 約160° 約10m |
| 電源 | 単一アルカリ乾電池×3本(別売) | 電池寿命 | 約23ヶ月 |
| 光源 | 白色LED(交換不可) | 全光束 | 350lm |
| 点灯・点滅保持時間 | 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 | 点灯開始照度 | 約4lx(夜)~(昼) |
| 照射方向調整 | 上方向:約30° 下方向:約60° 外側:約90° 内側:約40°可動 (左右単独可動) | 設置可能場所 | 屋内・屋外 |
| 保護等級 | IP45(防噴流形) | 使用周囲温度範囲 | -20~+40°C |
| サイズ | 約88(W)×116(D)×186(H)mm | 重量 | 約230g(充電電池除く) |
| 付属品 | 取付ネジ2本、 コンクリート用スリーブ2本、 マスキングカバー1個、 クランプ1セット、 拡散パネル1個 | | |

センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能

5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能

屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)

低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

付属のクランプで最小約10mm～最大約100mm幅まで取付可能。

別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.