


品番：EA864CD-49

品名：[センサーライト付]防犯用ダミーカメラ(屋内外用)

				販売価格	4,440円(税抜)／4,884円(税込)		
				カタログ価格	4,440円(税抜)／4,884円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/01 21:44現在)		
				商品入数	1	販売単位	台
				カタログページ	2313ページ		

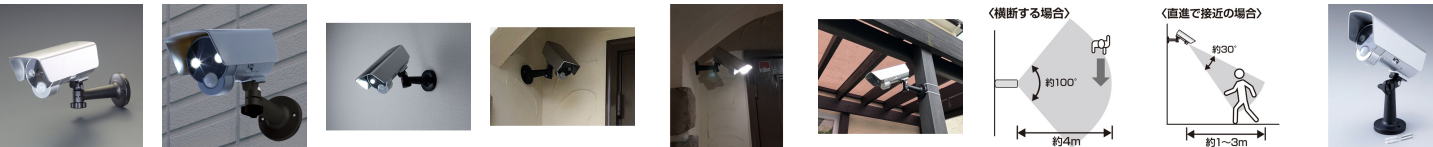

1台2役のセンサーライト付ダミーカメラ

仕様

サイズ(セット時)mm	80×160×310	カメラサイズ	80×100×230mm
ブラケットサイズ	φ80×140mm	電源	単3電池×3個(別売)
点灯時間	約20秒(AUTOの場合/1回あたり)	電池寿命	連続点灯(NO):約35時間 センサーモード(AUTO):約1年(1日15回点灯時)
センサー感知範囲	距離:約4m 左右角度:約100°	角度調整	左右:約135° 上方向:40°、下方向:55°
明るさ	48ルーメン	防水性能	IPX3
センサー	CDS(明るさ)センサー	使用光源	0.3W白LED×2個
付属品	ネジ(M4サイズ)×2本、プラスチックアンカー×2本	重量	355g
材質	本体、台座:ABS樹脂 レンズカバー:PS樹脂		

屋内外用
暗くなって人が近付くと自動的にLEDが点灯、48ルーメンの明るさで不審者を威嚇します。
国産単3アルカリ乾電池3本使用で、1日15回の点灯の場合、電池寿命は約1年。

スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。

AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10lux以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。

防雨タイプで、乾電池動作なので屋外の電源の無い所にも設置できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.