


品番：**EA864CD-841**

品名：**[単3x8本] 赤外線センサーカメラ(屋外型)**



販売価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
カタログ価格	17,100円(税抜) / 18,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/27 01:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2313ページ		

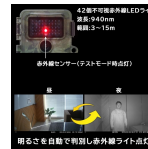

仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	AUTMTSHNA
サイズ	103(W)×75(D)×135(H)mm	電源	単三乾電池8本(別売) 外部6V電源(2A以上)(ケーブル別売)
電池寿命	約6ヶ月 (バッテリー8本使用時)	モニター	2.4"カラー TFT LCD; 320×240
イメージセンサー	5Mピクセル 1/3インチ CMOS	レンズ	F=4.3; F/NO=2.0; FOV=80°自動IR フィルター
トリガー時間	約0.4秒 プレブート0.2秒	有効範囲	昼間:1m～ 夜間:3m～15m
記録メディア	最大128GBのSD/SDHCのメモリー カード(別売)	静止画解像度	24M(6544×3680), 20M (5888×3312), 16M (5376×3024), 12M (4608×2592), 8M (3840×2160), 5M (2960×1664), 3M (2400×1344), 2M (1920×1088)
動画解像度	2.7K(2704x1520, 30fps), 2K (2560×1440, 30fps), 1080P (1920×1080, 30fps), 720P (1280×720, 30fps), 480P (848×480, 30fps), 360P (640×368,30fps)	保存形式	写真:JPEG ビデオ:MPEG-4 (H.264)
センサー検出角度	センターセンサーゾーン:60°/ 両サイド	トリガー距離	最大15m

	サイドセンサーゾーン:30°/合計:120°		
PIR感度	高/中/低	モード	昼夜自動切り換え
IRカット	ビルトイン(照度によりカラー/白黒自動切換え)	IRライト	42個 940nm 赤外線 LED 範囲15m
マイク	48dB 高感度サウンドマイク	ブザー	2700Hz, 85dB
防塵・防水性能	IP66	ケーブル長	450mm
重量	約300g	付属品	取付ベルト、USBケーブル、スクリュー3個、三脚マウント

工事不要で簡単設置。単三乾電池8本で最大6カ月稼働が可能な防犯カメラ

駐車場監視・防犯対策、定点観察、工程管理などに

広範囲120°をカバーする広範囲人感センサーを搭載。
動くものがカメラ範囲内に入ると、自動的に動画もしくは写真を撮影します。

タイムラプス撮影や定期撮影、動作検知撮影など用途にあわせて効率的に使用可能。

不可視光線の赤外線LEDライトが42個搭載。暗闇でもしっかり撮影します。

動画のみ・写真のみ・動画+写真と3つの撮影モードから選択可能。

動画は最大2704x1520(2.7K)、写真は最大6544x3680(24M)で撮影することができます。

防水防塵性能IP66で設置場所自由。付属のスタンドを使用して、壁に取り付ける事も可能です。
※壁に固定する為には、壁に穴を開ける必要があります。

迷彩柄なので、特に木に巻き付けて設置するとほとんど目立ちません。

〈注意事項〉

※本製品には外部6V電源端子差込口がついておりますが、ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

※本製品は防犯その他個人での利用を前提に設計されています。録画した映像の個人情報等の取り扱いについては十分ご注意下さい。

※落としたり強い衝撃を与えないでください。

※分解しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.