


品番：EA864CE-44

品名：[開放検知]窓用アラーム



販売価格	1,620円(税抜)／1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜)／1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/01 06:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

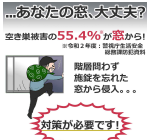

製品の仕様 (スペック)	
使用電池	CR2032(コイン電池)×1個
電池寿命	約1ヶ月(連続動作時)
検知方式	磁気検知
音源	90dB / 25sec
本体サイズ	(H)93×(W)33×(D)11mm
マグネット部サイズ	(H)32×(W)11×(D)3mm
重量	約27g(電池別)
カラー	パールホワイト

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ASA-M12
屋内専用			
最大音量	約90dB/m(25秒間発報)	開閉センサー	窓やドアの開放を検知し、大音量の警報音を発報します。
振動センサー	窓ガラスへの衝撃を感知し、大音量の警報音を発報します。	サイズ	本体:33×8×93(H)mm、マグネット部:11×9×32(H)mm
電源	CR2032(コイン電池)×1個(付属)		
両面テープでガラス面に取り付けるだけ			
センサー	開閉のみ	マグネット部	あり
重量	27g		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番EA864CE-44A コメント変更点: 衝撃検知追加、入数
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.