


品番：EA864CE-82

品名：ワイヤレス人感センサー(受信機)

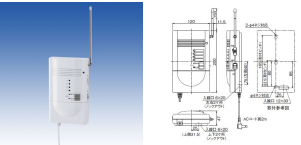

販売価格	36,000円(税抜)／ 39,600円(税込)		
カタログ価格	36,000円(税抜)／39,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/23 04:44現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2319ページ		



仕様

メーカー	竹中エンジニアリング(TAKEX)	型番	HC-300
仕様	受信機	電源	AC100V(50/60Hz)・12W または DC10～16V・350mA
使用周波数帯	426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)	空中線	λ /4 ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m(見通し距離)	外部出力	接点方式:総合無電圧接点(c接点) 接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作 保持モード時:連続動作 接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)
電源出力	DC12V・150mA	表示灯	・電源表示灯(緑色) 通電時:点灯 電池切れ報知時:点滅 ・CH表示灯(赤色) 警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯 タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯 受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間) 登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅

			・出力設定表示灯(緑色) 保持モード時:“保持”表示灯が点灯 3秒モード時:“3秒”表示灯が点灯
操作スイッチ	電源スイッチ 出力設定スイッチ (内部) 登録CH切替スイッチ 消去スイッチ	報知音	・チャイム音 1CH:“ピンポン” 2CH:“ピピッ、ピピッ” 3CH:“プルプル” 4CH:“ポロロン” 鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持 モード時:連続鳴動 音量:0～75dB/前方1m、音量ボ リュームにて可変 ・電池切れ報知音:チャイム音が断続 鳴動
送信機登録可能台数	30台	配線接続	端子式(AC電源入力プラグ式、端子 式併用)
設置場所	屋内:壁面取付	連続使用時間	無制限
サイズ	120(W)×47(D)×200(H)mm	重量	約700g
材質	樹脂	カラー	ホワイト
使用可能周囲温度	-10℃～+40℃	付属品	タッピングネジ(φ4×20mm×2本)
免許・資格の要/不要	不要		
小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。 電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。			
受信保持機能 一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。 徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。 3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。			
チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。 送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台)			
送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。			
2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.