
 


品番：EA864CG-5

品名：音声案内機(赤外線センサー/コーン取付用)

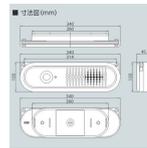

販売価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
カタログ価格	15,600円(税抜) / 17,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/27 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2282ページ		



仕様

メーカー	ユニット(UNIT)	型番	881-86※ESCOオリジナルセット品
仕様	本体+コーン取付金具	電源	単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
検知方式	赤外線受動式	検知エリア	約50°(約3m)
音量	0~80dB(ボリューム可変式)	録音時間	最大10秒間
サイズ	本体:100×340×45mm(背面突起除く) 金具:100×120×39.4mm	重量	本体:600g 金具:100g
防水性能	防雨構造	電池寿命	連続使用時間1200時間
動作温度範囲	-10~40℃	保存温度範囲	-10~50℃
録音方式	本体内蔵マイク/ライン入力	材質	本体:ABS樹脂 金具:鉄(ユニクロメッキ)
使用場所	屋内・屋外(乾電池使用時)	注意	※本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が侵入し、故障する恐れがありますので、このような場合は設置をおやめください。 ※本製品は環境温度と体温の差が±4℃有る事でセンサーが反応し、音声再生されます。 ※電池を使用される場合は、アルカリ

電池やニッケル水素充電電池を使用してください。また、電池が消耗していると誤作動の原因になる場合があります。

人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。

必要なメッセージをその場で自由に録音して再生できます。

マイクを内蔵しているので直接録音が可能です。

乾電池式で面倒な配線もなく簡単設置(別売の専用ACアダプター:EA864CG-30を使用すればAC100Vでも使用可能 ※屋内での使用に限ります)

ライン入力にも対応しており、最大10秒のクリアな録音が可能です。(電池を交換しても録音されたメッセージは残ります)

防雨構造なので、屋外にも設置可能です。(乾電池使用時)

三角コーンに取付けできる専用金具付き(ESCOオリジナルセット)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.