


品番：EA865C-29

品名：29mm 乾式ダイヤモンドコアドリル

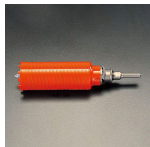

販売価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/18 14:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0955ページ		

 


ヒューム管への
取付位置決めで

ヒューム管径	100	150	200
取付位置	100	150	200

(ポリクリックシャンクとは?)

- 超硬ブランクで成形
- 超硬チップを容易に交換可能
- シャンク位置決め
- カッター位置決め



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCD29
用途	鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに エアコン・水道・ガス・電気などの配管 工事に	刃先外径	29mm
有効長	150mm(カッター長:180mm)	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	10mm	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。

穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実。

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク

シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用

2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。

代替品



品番 EA865CA-29
コメント 29mm SDS7° スリヤンク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.