


品番：EA865C-70

品名：70mm 乾式ダイヤモンドコアドリル

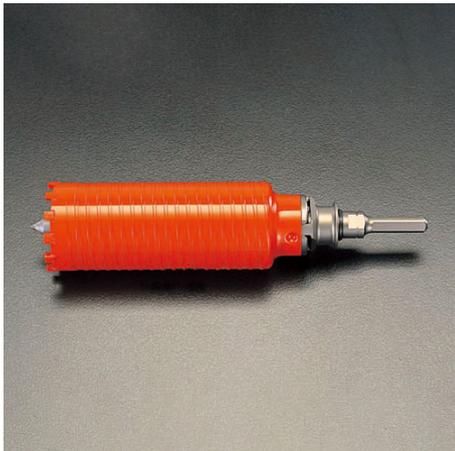

販売価格	29,700円(税抜) / 32,670円(税込)		
カタログ価格	29,700円(税抜) / 32,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCD70
用途	鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリートなどの乾式穴あけに エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に	刃先外径	70mm
有効長	150mm(カッター長:180mm)	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。
穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。
切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実。

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク
シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用
2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

※養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの摩耗が早くなる場合がありますのでご注意ください。

代替品



品番 EA865CA-70
コメント 70mm SDS7° スラシャンク

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.