


品番：EA865CG-100

品名：100mm [乾式]ドライモンドコアドリル

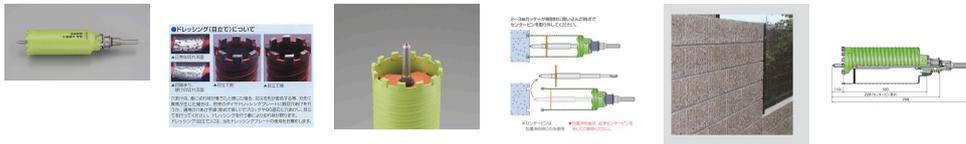

販売価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜) / 41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0955ページ		



仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCB100
用途	ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに	刃先径	100mm
有効長	150mm(カッター長:180mm)	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)

乾式でブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能。
穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。
切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク
シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用
2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

代替品

--



品番 EA865CA-100

コメント SDS7° 7mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.