


品番：EA865CG-110

品名：110mm [乾式]ドライモンドコアドリル

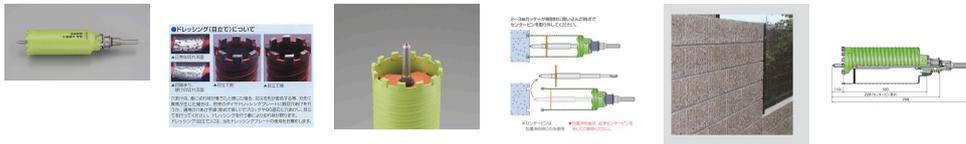

販売価格	40,800円(税抜) / 44,880円(税込)		
カタログ価格	40,800円(税抜) / 44,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 03:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0955ページ		



### 仕様

メーカー	ミヤナガ	型番	PCB110
用途	ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに	刃先径	110mm
有効長	150mm(カッター長:180mm)	シャンク形状	ストレートシャンク
チャックサイズ	13mm	適合電動工具	電気ドリル(※回転専用でお使いください。)

乾式でブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能。  
穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。  
切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク  
シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用  
2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.