


品番：EA865CG-160

品名：160mm [乾式]ドライモンドコアドリル

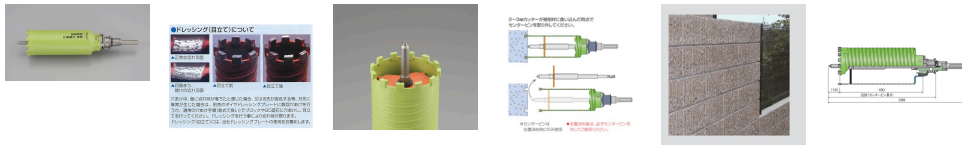

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 53,400円(税抜) / 58,740円(税込) | | |
| カタログ価格 | 53,400円(税抜) / 58,740円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 14:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0955ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|--------|-----------------------|
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | PCB160 |
| 用途 | ブロック塀(鉄筋φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに | 刃先径 | 160mm |
| 有効長 | 150mm(カッター長:180mm) | シャンク形状 | ストレートシャンク |
| チャックサイズ | 13mm | 適合電動工具 | 電気ドリル(※回転専用でお使いください。) |

乾式でブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能。

穴あけ中、急に切れ味が落ちたと感じた場合、又は刃先が変色する等、刃先に異常が生じた場合は、目立て(ドレッシング)を行ってください。切れ味が戻ります。

超硬付センターピンにより位置決めが確実

カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

・ポリクリックシャンク

シャンクはオートロック・マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。

※センターピンは位置決め時のみ使用

2~3mmカッターが被削材に食い込んだ時点でセンターピンを取り外してください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.