

品番 : EA870A-1


 
品名 : AC100V/1500w-130mm ダイモドリル



販売価格	172,700円(税抜) / 189,970円(税込)		
カタログ価格	172,700円(税抜) / 189,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 17:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0854ページ		



仕様表	
型番	EA870A-1
品名	ダイモドリル
電源	AC100V・1500W
最大穿孔能力	130mm
全ストローク	335mm
ベース寸法	119×154mm
コード	5m
支柱角	40mm角
重量	8.1kg(モーター込)
回転数	1000rpm
周波数	50/60Hz
ビット取付ねじ	M27
標準付属品	水処理バット、金具、収納ケース

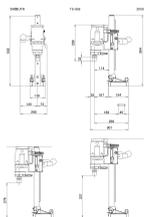

### 仕様

メーカー	シブヤ	型番	TS-095
商品名	ダイモドリル	用途	冷暖房、電気、ガス、水道工事の穿孔
電源	AC100V・1500W	周波数	50/60Hz
最大穿孔能力	130mm	回転数	1000rpm
全ストローク	335mm	全高	564mm
ベース寸法	119×154mm	重量	8.1kg(モーター込)
コード	5m	ビット取付ねじ	M27
支柱角	40mm角	標準付属品	水処理バット、金具、収納ケース

#### ビット別売

##### ・クラッチ機能内蔵

穴あけ作業中、鉄筋などが原因でビットロック状態になってもクラッチがすべりギア破損を防止します

##### ・サーキットプロテクター内蔵

モーターが過負荷状態になるとサーキットプロテクターが遮断しモーター焼損を防止します

##### ・二重絶縁

接地の必要なく使用可能

モーター内への水の侵入を防ぐ簡易防雨構造モーター

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.