


品番：EA896AH-6

品名：AC100V/ 500W バケツ用投込みヒーター



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 20:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0865ページ		

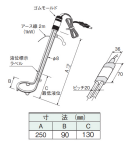

10Lのバケツで20分以内の加熱が可能な場合、1時間での30℃温度上昇が可能です。(室温からの加熱に比べ変動します)

仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	YLB1104
電源	100V	容量	500W
ヒーター長	250mm	重量	0.5kg
発熱部表面容量密度	7.5W/cm ²	バケツの大きさ	10L以下
ヒーターシース	銅管(ニッケルメッキ)	コード長	2m(差し込みプラグ付き)
最低液位	130mm		

水加熱専用

左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建設現場で使用するのにたいへん便利

冬季の低温時においては特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーター

電氣的に安全で、取扱いが容易でどなたでも安心してご使用いただけます。

<使用上の注意>

- ・必ずアース線より接地してください。
- ・液位標示ラベル(発熱部または発熱部と感熱部)の位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中での通電(空焼き)した場合は高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
- ・モールド部、温調付きバケツ用ヒーターの端子ボックス部は、絶対に水中に入れしないでください。また、水がかからないようにしてください。
- ・水の加熱以外には使用しないでください。

※空焼きすると600℃以上になり火災の危険があります。

※樹脂バケツには使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.