


品番：EA896AH-8

品名：AC100V/1.0kW バケツ用投込みヒーター



販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/24 11:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0865ページ		

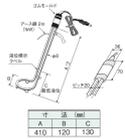

1kWのヒーターで20リットルの水を加熱した場合は1時間約30℃温度が上がります。(室温からの熱損失による変動があります)

仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	YLB1110
電源	100V	容量	1kW
ヒーター長	410mm	重量	0.8kg
発熱部表面容量密度	10W/cm ²	バケツの大きさ	20L以下
ヒーターシース	銅管(ニッケルメッキ)	コード長	2m(差し込みプラグ付き)
最低液位	130mm		

水加熱専用

左官、経師、塗装、クロス貼り、タイルなどの業種の方々が建設現場で使用するのにたいへん便利

冬季の低温時においては特に便利で、一度使ったら手放せない絶対必要なヒーター

電氣的に安全で、取扱いが容易でどなたでも安心してご使用いただけます。

<使用上の注意>

- ・必ずアース線より接地してください。
- ・液位標示ラベル(発熱部または発熱部と感熱部)の位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中での通電(空焼き)した場合は高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。(サーモスタットも故障します)
- ・モールド部、温調付きバケツ用ヒーターの端子ボックス部は、絶対に水中に入れしないでください。また、水がかからないようにしてください。
- ・水の加熱以外には使用しないでください。

※空焼きすると600℃以上になり火災の危険があります。

※樹脂バケツには使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.