
 


品番：EA896HA-15

品名：50x250mm/ 80W シリコンラバーヒーター

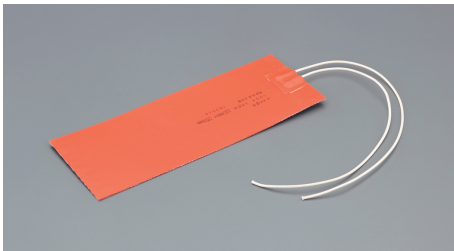

販売価格	10,700円(税抜)／ 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜)／11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/01 02:08現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	SBH2126
電源	AC100V	連続使用温度	200℃
最高使用温度	250℃	構造	ガラスクロスで補強したシリコンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体	ニッケルクロム系金属発熱線	容量密度	0.6W/cm ² (容量20W以下は0.8W/cm ²)
リード線	300mm		
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター			
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。			
サイズ(幅×長さ)mm	50×250mm	容量	80W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.