


品番：EA896HA-27

品名：100x500mm/300W シリコンラバーヒーター

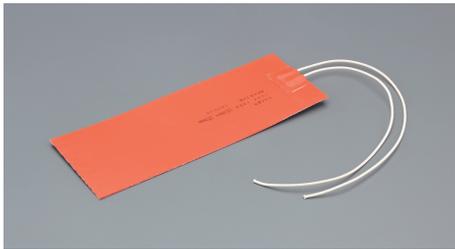

販売価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
カタログ価格	16,400円(税抜) / 18,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	SBH2139
電源	AC100V	連続使用温度	200℃
最高使用温度	250℃	構造	ガラスクロスで補強したシリコンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体	ニッケルクロム系金属発熱線	容量密度	0.6W/cm <sup>2</sup> (容量20W以下は0.8W/cm <sup>2</sup> )
リード線	300mm		
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター			
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。			
サイズ(幅×長さ)mm	100×500	容量	300W

#### 代替品

	品番	EA896HA-25
	コメント	サイズ:100x300mm

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

