
品番: EA896HA-27

品名: 100x500mm/300W シリコンラバーヒーター

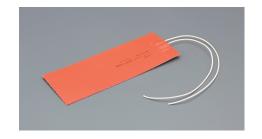

販売価格	16,400円(税抜)/18,040円(税込)					
カタログ価格	16,400円(税抜)/18,040円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 04:43現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ						





仕様

メーカー	八光電機(HAKKO)	型番	SBH2139				
電源	AC100V	連続使用温度	200℃				
最高使用温度	250℃	構造	ガラスクロスで補強したシリコーンゴム で発熱体を絶縁保護				
発熱体	ニッケルクロム系金属発熱線	容量密度	0.6W/c㎡ (容量20W以下は0.8W/c㎡)				
リード線	300mm						
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター							
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。							
サイズ(幅×長さ)mm	100×500	容量	300W				

代替品



品番 EA896HA-25

コメント サイズ:100x300mm

株式会社エスコ