
 


品番：EA896HA-6

品名：25x300mm/ 50W シリコンラバーヒーター

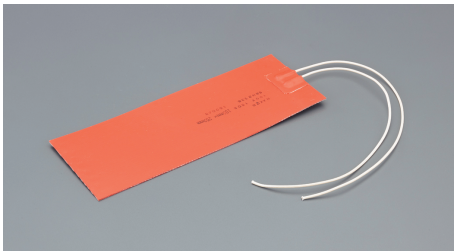

販売価格	9,910円(税抜)／10,901円(税込)		
カタログ価格	9,910円(税抜)／10,901円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	SBH2117
電源	AC100V	連続使用温度	200℃
最高使用温度	250℃	構造	ガラスクロスで補強したシリコンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体	ニッケルクロム系金属発熱線	容量密度	0.6W/cm ² (容量20W以下は0.8W/cm ²)
リード線	300mm		
金属ヒーターにはない優れた柔軟性を持つ薄型の面状ヒーター			
接着剤はシリコン系接着剤を使用して下さい。			
サイズ(幅×長さ)mm	25×300mm	容量	50W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.