


品番：EA896HB-12

品名：2000mm/200V・240W シリコンヒーター(配管用)

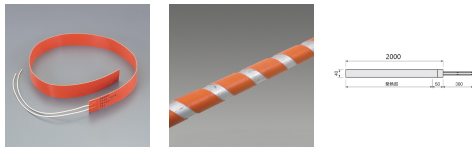

販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/27 02:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0864ページ		



#### 仕様

メーカー	八光電機 (HAKKO)	型番	SBH3022
電源	200V	容量	240W
サイズ(幅×長さ)mm	40×2000mm	連続使用温度	200℃
最高使用温度	250℃	構造	ガラスクロスで補強したシリコンゴムで発熱体を絶縁保護
発熱体	ニッケルクロム系金属発熱線	リード線	300mm
リード線材質	シリコンゴム絶縁ガラス編組電線 (Ni導線)	容量密度	0.3W/cm <sup>2</sup>

#### 巻きタイプ

φ30mm以上の配管に巻くことができます。

重ね巻きは絶対にしないでください。

発熱部は配管が密着するようにしてください。この時電線を取り出し部分(熱い部分)は曲げないでください。

ヒーターの配管への固定は、シリコン系粘着剤のアルミ粘着テープ、ガラス繊維粘着テープなどを使用してください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

