


品番 : EA897A-24A

品名 : DC24V/ φ 200mm 自動車用扇風機

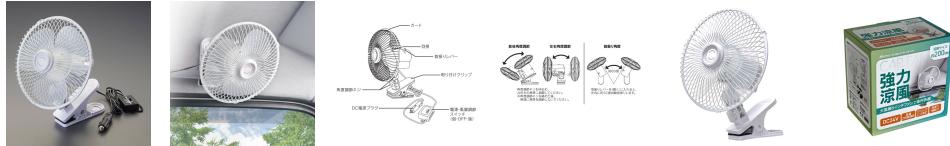

販売価格	5,280円(税抜) / 5,808円(税込)		
カタログ価格	5,280円(税抜) / 5,808円(税込)		
在庫数	最新在庫: 63 (2025/12/27 07:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2459ページ		



仕様

メーカー	大自工業(Meltec)	型番	CF-200
羽根径	200mm	取付クリップ最大開口	約38mm
電源	DC24V(シガーソケット)	最大消費電流(強/弱)	0.5A/0.45A
サイズ	225(W)×230(D)×285(H)mm	重量(g)	約900
首振り角度	約60°	調整風量数	2段階
材質	羽:PP ガード:スチール 本体、支柱、クリップ:ABS	入力電圧	DC24V
取付け方法	クリップ固定	電源コード長	約3m
ヒューズ	3Aガラス管(電源プラグ内)	付属品	固定用ビス×2個

24V車専用

アクセサリーソケットに差し込むだけ!強力涼風で車内を快適に

大風量8インチファンで車内快適!

首振り機能付き

建機、重機に最適です。

8インチ(200mm)ファン

ビス固定も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.