


品番：EA897A-90

品名：AC120V/ 90cm ポータブルブローワー(直結型)

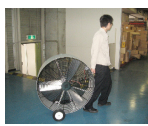

販売価格	84,700円(税抜) / 93,170円(税込)		
カタログ価格	84,700円(税抜) / 93,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 01:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

換気用、乾燥用、工場用扇風機として、ご利用下さい。			
コード長	3.7m(2P接地付)		
パウダーコート塗装			
ファン径	900mm	モーター	1/3HP
風量	(強)198m3/分・(弱) 167m3/分	回転数	(強)1,040rpm・(弱)730rpm
電圧・電流	120V・5.5A	騒音値	79dB
重量	37kg	本体サイズ	φ920×350mm
アース付きプラグ			
キャスター付なので持ち運びもラクにできます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.