


品番：EA897AN-16

品名：AC100V・120W/ 350mm 工場扇(トリプルファン)

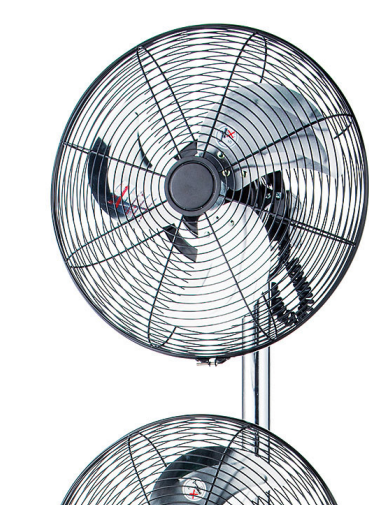

販売価格	44,100円(税抜)／ 48,510円(税込)		
カタログ価格	44,100円(税抜)／48,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 22:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様
メーカー
ファン径

	ナカトミ	型番	TRF-35V
	350mm	コード長	2.4m
	1.38/1.29A	電源	AC100V (50/60Hz共通)
消費電力(50/60Hz)	強:120/120W 中:100/112W 弱:91/98W	最大風速(50/60Hz)	162/187m/min
最大風量(50/60Hz)	61/70m3/min	騒音値	60/63dB
サイズ	570(W)×585(D)×1800(H)mm	材質	羽根:アルミ製
重量	約18kg		

全閉式
3段速調式(強・中・弱)
扇風機は個別にON・OFFが可能
各ファンの角度変更で(約280°手動)3方向に送風できます。
復帰式過熱保護装置(サーマルプロテクター)付きモーターを使用していますので安全です。
油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です。
個別可変なのでシーンに合わせた使用が可能です。

代替品



品番 EA897AN-1
コメント ツインファンタイプになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.