


品番 : EA897AN-200

品名 : AC100V・140W/ 450mm 工場扇(三脚収納式)



販売価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
カタログ価格	7,800円(税抜) / 8,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/17 19:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

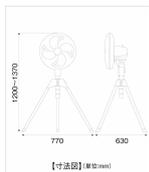

仕様

メーカー	ナカトミ	型番	NIF-4518SF
ファン径(φ mm)	450mm	電源	単相100V 50/60Hz
消費電力(W)	140W/150W	首振角度	約80度
首折れ	5段階	風量切換	強・中・弱 3段階
風量	120/138m ³ /min	風速	240/276m ³ /min
サイズ(W×D×H)mm	770×630×1200~1370mm	重量	約6.8kg
コード長	約2.4m	材質	ファン:アルミ
定格電流	1.64A/1.54A	騒音値	66/70dB

伸縮可能。折りたたむための収納式三脚。

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

左右約80度、自動首振りします。

代替品

品番	EA897AS-1
コメント	ファン径:435mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.