
 


品番：EA897AN-42

品名：AC100V/1200mm エアーカーテン

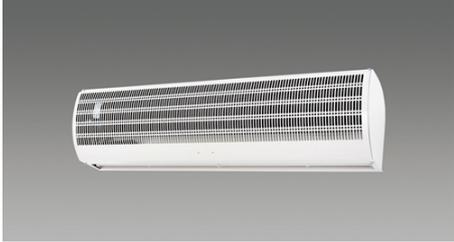

販売価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
カタログ価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/24 07:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



#### 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	N1200-AC
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力(W)	強:230/260 弱:150/165
風量(m3/時)	強:2300 弱:1800	ファン	52cmシロッコファン×2(AS樹脂)
送風幅	約120cm(本体吹出口)	吹出口最大風速(m/s)	強:11.5/弱:9.5
騒音値(dB)	強:57.0/弱:55	電流	強:2.3/2.6 弱:1.55/1.65
リモコン	有線リモコン	サイズ	1210×185×220(H)mm
重量	約13.2kg	電源コード	全長約4.4m (本体～スイッチ間:約2.1m、スイッチ～電源プラグ間:約2.3m)
付属品	・天吊り用金具×2 ・壁面設置金具(本体装着済)×1		

 
空気のカーテンで冷暖気を逃さず、ホコリや虫もシャットアウトします。

室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。

常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。

配線工事が不要な中間スイッチ付コード使用です。

代替品

	<p>品番 EA897AN-41 コメント 送風幅:750mm</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.