
 
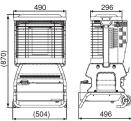


品番 : EA897CD-2A

品名 : AC100V/18.2kW ジェットヒーター



販売価格	184,600円(税抜) / 203,060円(税込)		
カタログ価格	184,600円(税抜) / 203,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0064ページ		

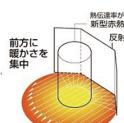

仕様

メーカー	オリオン(ORION)	型番	GHR240A1-R
周波数	50/60Hz	熱出力	18.2~9.1kW(3段階燃焼) 15600~7860kcal/h
油タンク容量	22L	燃焼持続時間	11~23時間
暖房の目安	木造:24坪 コンクリート:32坪	電源	AC100V・67W(50Hz), 64W(60Hz)
サイズ	504×496×870(H)mm	重量	30kg(タンク空時)
安全装置	チャイルドロック、 警報モニタ、耐震自動消火、 点火安全、停電安全、過熱防止、 過負荷保護、ファン異常検知、 油切れ検知、高電圧・低電圧警報	使用燃料	灯油(JIS1号)
燃料消費量	1.87~0.94L/h	サーチューレーター	有
運転音	48db(50Hz), 50db(60Hz)	周波数切換	不要
電源コード長さ	2.5m	定格消費電力	点火時:67W(50Hz), 64W(60Hz) 燃焼時:56W(50Hz), 53W(60Hz)
燃焼方式	回転霧化式		

スピード着火ですぐに温まります。

反射板付、前面加温タイプ

回転霧化式

周波数切換不要

運転音は静かな公園レベル、静かな式典でのご利用も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.