


品番：EA897CW-41E

品名：AC100V/1200W コンパクトセラミックファンヒーター

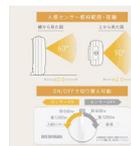

販売価格	8,250円(税抜) / 9,075円(税込)		
カタログ価格	8,250円(税抜) / 9,075円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/03/19 19:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ACH-EM12C
サイズ(W×D×H)mm	230×130×365	消費電力(50/60Hz)	弱:600W 強:1200W
重量	2.0kg	コード長	1.6m
温風切替	2段階(強・弱)	人感センサー感知範囲	上下方向:約60° 左右方向:約90°
人感センサー感知距離	約2m	カラー	ホワイト
安全装置	温度ヒューズ、電流ヒューズ、バイメタル、傾斜センサー	材質	PP、ABS等
電源	AC100V(50/60Hz共用)	適応床面積	暖房の目安 【木造住宅】 断熱材の厚みなし:約3畳(4.9㎡)まで 断熱材の厚み約50mm:約6畳(8.6㎡)まで 【コンクリート住宅】 断熱材の厚みなし:約4.5畳(6.9㎡)まで 断熱材の厚み約50mm:約8畳(12.9㎡)まで

<p>運転モード</p>	<p>人感センサー自動運転 (600W・1200W)、連続運転 (600W・1200W)</p>		
<p>ダイヤル式で簡単に操作ができる、おしゃれでシンプルなデザインの人感センサー付きセラミックファンヒーターです。</p>			
<p>人感センサー付で人の動きを感知して自動でON/OFFします。</p>			
<p>使用目的に応じて、人感センサー自動運転と連続運転の切り替えができます。</p>			
<p>人感センサーによる自動運転にすると、人感センサーが人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」になります。(人の動きを検知しなくなってから90秒後に運転を自動的に停止)</p>			
<p>温風は、600W・1200Wの2段階の切り替えができます。</p>			
<p>転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。</p>			
<p>キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。</p>			
<p>※暖房の目安は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準に準拠しています。室内外温度差15℃以内の地区で、暖房設定温度(暖房快適室温)20℃としたときを基準とし、1畳=1.65㎡(50Hz)として小数点第1位を切り上げています。</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.