


品番：EA897CW-72

品名：AC100V/1200W セラミックファンヒーター

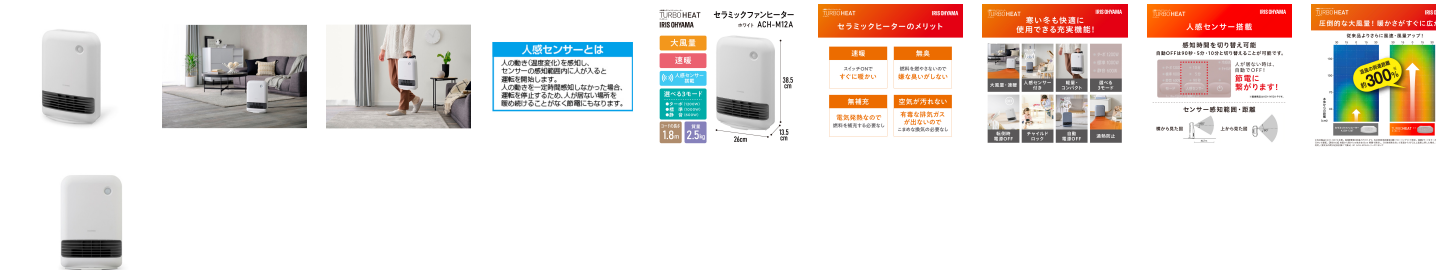

販売価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)			
カタログ価格	12,600円(税抜)／13,860円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 04:21現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0065ページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ACH-M12A
サイズ(W×D×H)mm	260×135×385	消費電力	静音: 600W 標準: 1000W ターボ: 1200W
重量	2.5kg	コード長	1.8m
電源	AC100V(50/60Hz)	材質	ABS樹脂、スチール
最大消費電力	1200W	調整風量数	3段階(静音・標準・ターボ)
安全装置	傾きセンサー(内蔵)、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能	適用床面積	木造住宅(断熱材の厚みなし): 約3畳(4.9㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし): 約4.5畳(6.9㎡) 木造住宅(断熱材の厚み50mm): 約6畳(8.6㎡) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm): 約8畳(12.9㎡)
目安表示値の基準値(1㎡あたりの必要W数)	断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅): 244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅): 140W/93W	人感センサー検知範囲	上下方向: 60° 左右方向: 90°

人感センサー検知距離	2m		
風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。			
キッチン・浴室などのスポット暖房にぴったりです。			
人の動きを感知して自動でON／OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。			
シーンに応じて選べる3モード（ターボ・標準・静音）を搭載。人感センサーはON／OFFの切り替えが可能。			
自動OFFの時間は90秒／5分／10分と設定できます。			
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。			
転倒時安全装置（傾きセンサー）搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.