
 


品番：EA897E-30A

品名：AC100V/φ30cm 工業用換気扇(1速)

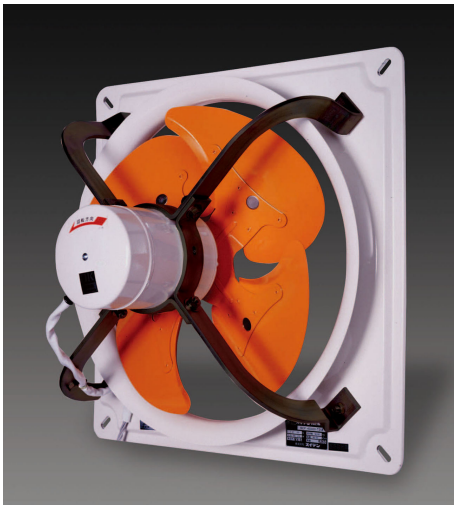

販売価格	39,000円(税抜)／42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜)／42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/12 08:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0062ページ		



仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SCF-30DB1
羽根径	30cm	仕様	一速式
電源	AC100V(50/60Hz)	定格出力	60W
最大風量(50/60Hz)	25/28m3/min	騒音値(50/60Hz)	46/48.5dB
サイズ	418×418×218(T)mm	重量	7.5kg
材質	フレーム:鉄 羽根:鉄	特長	・強力業務用換気扇 ・両面ベルマウス構造 ・低騒音構造を採用
スイッチは付属していません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.