

品番：EA897SB-100C


 

品名：AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)



販売価格	107,500円(税抜)／118,250円(税込)		
カタログ価格	107,500円(税抜)／118,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/07 15:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

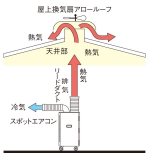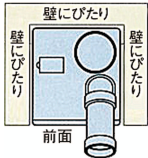

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-25DH-1
コード	2.0m	電源	100V
首振り	有 ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。	消費電力(50/60Hz)	700/870W
冷房能力(50/60Hz)	2.2/2.5kW	ドレンタンク	5L
新冷媒(R407C)採用			
サイズ	430×390×860(H)mm	重量	40kg
風量調節可能(強・弱)			
安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載			
キャスター(φ75mm)付			
前面以外の3面を壁にピッタリと寄せられます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.