


品番 : EA897SB-100F

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)

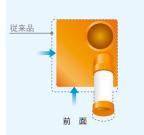

販売価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
カタログ価格	128,000円(税抜) / 140,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 05:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	スイデン(Suiden)	型番	SS-25DL-1
電源	100V	コード	1.8m
首振り	有	消費電力(50/60Hz)	800/950W
冷房能力(50/60Hz)	2.3/2.8kw	ドレンタンク	5L
サイズ	396×397×833(H)mm	重量	34kg
延長ダクト(オプション)	冷風用:EA897SD-11 排熱用:EA897SD-12	冷媒封入量	360g
IPコード	IP10	運転可能条件	25°C(50%)~45°C(40%)

エコ冷媒 R32採用

キャスター(Φ75mm)付

安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載

前面以外の3面を壁にピタリと寄せられます。

1口冷風タイプ

全閉式ファンモーター

熱交換器一体型のミニドレンタンク。半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。

冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し冷風を遠く離れた人へ運び、排気熱を室外に排気できます。  
※別売りの延長冷風ダクト(EA897SD-11)、延長排気ダクト(EA897SD-12)が必要です。

モーター周囲の空気がモーター内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

便利な排水機能(ドレンタンクを取り出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。)  
※ホースは内径  $\phi$  16mmのものをご用意ください。

#### 代替品

	<p>品番 EA897SB-100H コメント 変更点:取っ手付になりました</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.