


品番 : EA897SJ-1D

品名 : AC100V 移動式クーラー

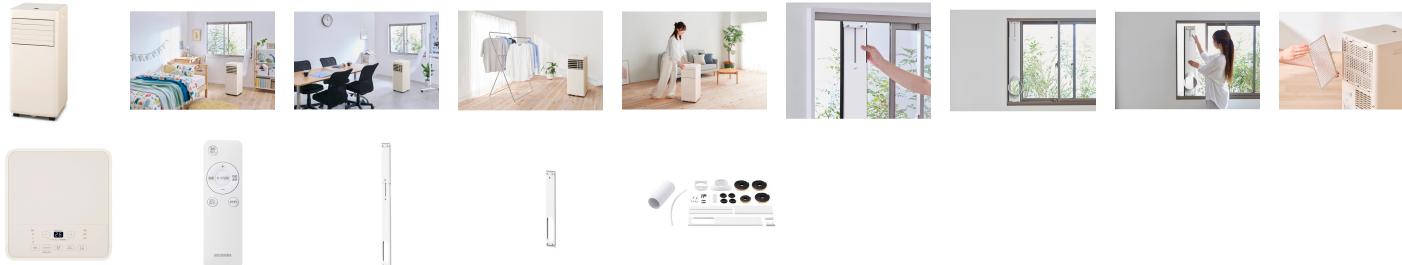

販売価格	56,000円(税抜)／61,600円(税込)		
カタログ価格	56,000円(税抜)／61,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/02/02 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IPA-2324S
電源	AC100V(50/60Hz)	電源コード	約1.5m
消費電力(50/60Hz)	670/790W	冷風能力(50/60Hz)	2.0/2.3kW
除湿能力(50/60Hz)	19.0/21.0L/日	サイズ	300(W)×316(D)×696(H)mm
重量	20.5kg	電流	7.8/8.1A
モード	冷風・除湿・送風(換気)	冷媒	R410A
材質	HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、	タイマー	0.5~24h(切/入)
排気ダクト長	300~1550mm	ルーバー角度	上下左右:手動 スイング:無
適用畳数	4.5~7畳	風量切替	冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:無し 送風:3段階(弱・中・強)
冷風設定温度	16~30°C	付属品	排気ダクト×1、ダクトエンドA・B×各1、 リモコン×1、動作確認用乾電池×2、電源線固定バンド×1、窓パネルA・B・Cx 各1、レール用アタッチメント×2、レー

ル用アタッチメント用ねじ+ばね座金+丸座金+ナット×4、蝶ナット+蝶ナット座×2、隙間シール(10mm)×3、隙間シール(5mm)×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4

取付工事が不要で、エアコン配管穴が無く設置が難しい場所(キッチンやガレージなど)に、誰でも簡単に設置できる移動式です。

運転モードは冷風・除湿・送風を搭載しており、1台で3役をこなします。

おやすみ運転をセット後約1時間たつと設定温度を1°Cアップさせ、さらに約1時間後に設定温度が1°Cアップします。

その後は、おやすみ運転セット時から2°Cアップした状態で運転を続け、就寝時の冷やしすぎを防ぎます。

設定温度が30°Cより高くなることはありません。

機器内部を乾燥し、オフシーズン時のニオイやカビを抑制する内部清浄機能搭載。

本体内部で結露した水を蒸発させるノンドレン方式です。

湿度が高い場所では本体タンクに水が溜まりやすくなりますが、排水口または排水ホースを使用し水を排出することができます。

チャイルドロック機能付き。

本体+一ボタンを3秒間同時押しでロックします。

排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。

窓パネルの組み合わせで、窓の高さが約750mm~1450mmまで取り付け可能。

補助鍵が付属しているので、窓と窓パネルを固定することができます。

キャスター付きでどこにでも簡単に移動ラクラク。

代替品



品番	EA897SJ-1E
コメント	変更点:消費電力,冷媒など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.