


品番 : EA897TA-1A

品名 : AC100V/306W 大型冷風機(気化式)



販売価格	132,400円(税抜) / 145,640円(税込)		
カタログ価格	132,400円(税抜) / 145,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/27 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0059ページ		

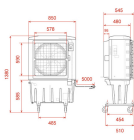

カタログ訂正

26/04/06 ●風光調節、外気温との冷却効果の訂正…(誤)左右50度、-5℃の効果 (正)左右30度、-4℃の効果 (No. 57 0993)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	日動工業	型番	CF-290N-OZ
※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。	商品名	オゾン290
定格電圧	AC100V(50/60Hz)	風力	3段階切替式 (弱・中・強)
定格電流	50Hz:弱/2.04A、中/2.22A、強/2.59A 60Hz:弱/2.16A、中/2.52A、強/3.23A	入力電圧範囲	AC95~105V
消費電力	50Hz:弱/187W、中/208W、強/245W 60Hz:弱/200W、中/236W、強/306W	アース	あり
入力プラグ	リペアポッキングプラグ	温度センサー	温度サーモ付モーター
UVライト	5W	ピーク波長	253.7nm(UV-C)

オゾン発生量	弱:32.2mg/h 強:26.2mg/h	冷却範囲	50~60㎡
冷房能力	50Hz:10.9Kw 60Hz:11.8Kw	風量	50Hz:弱:95、中:101、強:109m3/min 60Hz:弱:91、中:102、強:118m3/min
風向調節	上下:90度(手動) 左右:30度(自動)	運転音	50Hz:弱/59、中/62、強/65dB 60Hz:弱/57、中/60、強/65dB
連続運転時間	7~10.5時間	タイマー	ON/OFF(24時間)
有効貯水量	65L	給水方法	タンク貯水式
風速	50Hz:強4m/s 60Hz:強4m/s (測定距離1m)	使用環境温度	10~50℃
ファン径	520mm	サイズ	850(W)×545(D)×1380(H)mm
材質	羽根:PP樹脂 本体:ABS樹脂	重量	35.3kg
付属品	リモコン(電池付き)×1 自動給水ジョイント×1 殺菌・臭気対策剤×2個		

屋内型/冷風・加湿

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機

貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。

夏は熱中症対策の冷風機として、冬は乾燥を防ぐ加湿機として。

水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。

吹出口で外気温より-4℃の冷却効果があります。

指入れ防止ネット内蔵で、安全性が向上しました。

遠隔で操作できるリモコン付属

自動給水ジョイントで連続運転可能

アースクリップの交換が可能な「リペアポッキングプラグ」

※樹脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。

### 代替品



品番 EA897TG-1A

コメント 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.